


Ablassventile aus Messing dienen dazu, am tiefsten Punkt eines Druckbehälters Kondensat abzulassen. Sie werden heute allgemein als Entlüftungsventile eingesetzt.

Material: Messing
 Dichtung: NBR
 Betriebsdruck: max. 25 bar
 Betriebstemperatur: max. 90 °C
 Einbaulage: beliebig

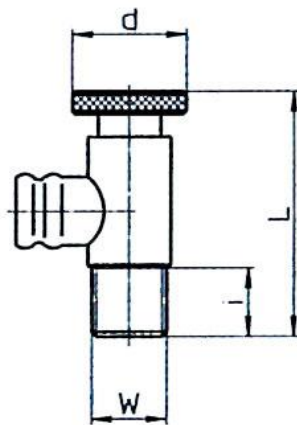

223.20

Ablassventil, Eckform, mit Tülle (für Schlauch LW 12 mm) und Rändelschraube

Artikel-Nr.	Gewinde W	DN	L	i	d	SW
223.10	G 1/8	5	43,5	8,5	20	-
223.20	G 1/4	5	43,5	13,0	20	-