


- Außengewinde -

Material: Messing  
 Spindel: Messing mit Nirokugel (O-Ring f. Spindel NBR)  
 Handrad: Kunststoff  
 Betriebsdruck: max. 40 bar  
 Gewinde: Außengewinde mit Innenkonus für Kugeltülle

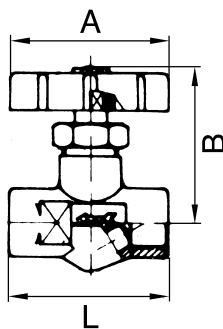

213.11

**Absperrventile, Außengewinde**

Artikel-Nr.	Gewinde G	DN	L	A	B	SW
213.11	1/4	5,5	42	48	50	17
213.22	3/8	8,0	52	48	55	22
213.33	1/2	11,0	67	48	65	27