


## Schwenktüllen

- aus Messing -

Ringtülle:	Messing
Hohlschraube:	Messing
Dichtringe:	PVC
Temperaturbereich:	-10 °C bis +70 °C
Arbeitsdruckbereich:	0,95 bis 15 bar
Gewinde:	Withworth-Rohrgewinde
Schlauchverbindung:	lösbar

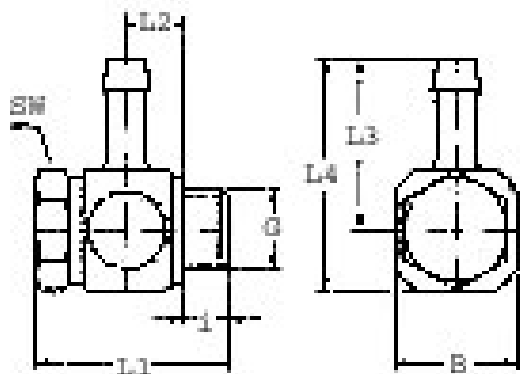

74-046  
(Abbildung ähnlich)

### Schwenktüllen, Außengewinde zylindrisch

Art.-Nr.	G	für Schlauch Innen-Ø	SW	i	L1	L2	L3	L4	B	NW	Gewicht g
74-024	G 1/8	4	14	7	28,5	8,8	26,3	34,5	16	3	36
74-026	G 1/8	6	14	7	28,5	8,8	26,3	34,5	16	5	37
74-046	G 1/4	6	17	9	30,5	8,8	28,0	38,0	20	5	53
74-049	G 1/4	9	17	9	30,5	8,8	28,0	38,0	20	7	54
74-066	G 3/8	6	22	9	31,5	8,8	29,3	40,5	22	5	69
74-069	G 3/8	9	22	9	31,5	8,8	29,3	40,5	22	7,5	70